


Kit support hauteur réglable pour boîte de sol affleurante pour prises en position horizontale 3 paniers de 8 modules

REF. 0 881 22

LEGRAND

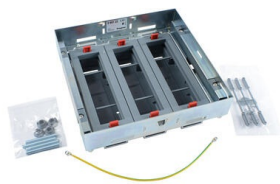

346,50 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Kit support d'appareillage, élément permettant de constituer le corps de la boîte de sol qui permet l'alimentation en courant fort/faible des différents postes de travail

- Kit support composé de 3 paniers de 8 modules (24 modules) à équiper de prises Mosaic Link en position horizontale - Equipé de supports de prises
- Hauteur réglable des paniers de 92mm à 122mm (depuis le haut du kit support) rapidement et sans outil par verrouillage manuel
- Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion
- Pour installation :
 - dans plancher technique : installation directe
 - dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083
- IP24 avec couvercle de la boîte de sol fermé (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques, et protection contre les projections d'eau) - Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23

Avantages

Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises)

Equipée de 4 griffes de fixation pour verrouiller son cadre au plancher, la boîte de sol affleurante peut même ainsi être facilement installée dans un plancher technique

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)

Les + utilisation

S'adapte à l'environnement qui l'entoure grâce aux possibilités de choix du couvercle à lui associer : métal finition Inox ou métal finition laiton

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Particulièrement adaptées pour les sols en carrelage ou marbre

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'appareils encastrables	12
Nombre d'entrées de conduit	12
Longueur	264 mm
Largeur	264 mm
Profondeur	90 mm
Modèle	forme de support
Type de montage appareil d'installation	encoche
Nombre de délestages de traction	6
Matériau	autre

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.