


Switch modulaire pour mise en réseau informatique 4 sorties RJ45 10Mégabits à 100Mégabits - IP20 IK04 - 4 modules

REF. 4 130 10

DRIVIA

LEGRAND

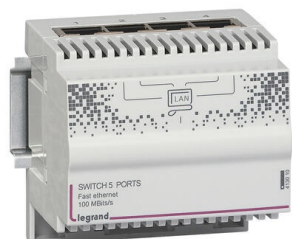

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Équipement pour mise en réseau informatique pour coffrets de communication à équiper

- Ethernet switch 10/100Mbits
- 4 modules DIN

Les + installation

Montage dans coffret multimédia

Les + utilisation

Permet de distribuer sur 4 sorties RJ45 le réseau informatique

Recommandations / restrictions d'usages

Doit être alimentée en 9V avec l'alimentation référence 413017 (non fournie)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ethernet	Oui	Profondeur	69.5 mm
Nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s	5	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de montage	profilé chapeau	Température d'utilisation /d'installation	5 - 40 °C
Nombre de fentes de module	4	Température de stockage	-25 - 70 °C
Classe de protection (IP)	IP20	Type de tension	DC
Hauteur	76 mm	Tension d'alimentation	9 - 9 V
Largeur	71.2 mm	Couleur	blanc
		Numéro RAL	7035