


Joint à entrées multiples pour presse-étoupe ISO25 ou PG21

REF. 0 980 56

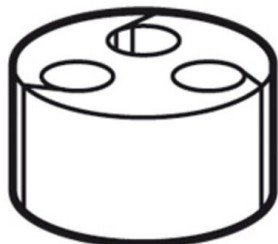

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	25 unités
Volume	3.744 dm ³
Poids	250 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Joint à entrées multiples

- Se montent à la place de la bague d'étanchéité du presse-étoupe plastique IP 68 ou IP 55
- Transforment un P.E. plastique IP 68 en P.E. IP 66 à entrées multiples pour câbles et cordons (avec fiche) et un P.E. IP 55 en P.E. à entrées multiples IP 55
- Pour montage dans PE : ISO 25 ou PG 21
- Capacité de serrage Ø mini : 3 x Ø3,5 mm
- Capacité de serrage Ø maxi : 3 x Ø6,5 mm

Caractéristiques Générales

Presse-étoupe plastique IP 66 à entrées multiples et passe-fil