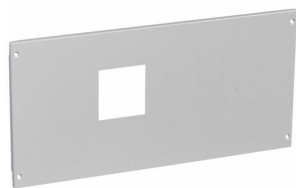


**Plastron métal à vis pour 1 DPX<sup>3</sup>630 sans commande en position horizontale dans XL<sup>3</sup>4000 et XL<sup>3</sup>800 - hauteur 300mm**

REF. 0 209 21

XL<sup>3</sup>

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

XL<sup>3</sup>, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires

- Plastron métal hauteur 300mm pour montage de DPX<sup>3</sup>630 dans XL<sup>3</sup>4000 et XL<sup>3</sup>800
- Pour 1 DPX<sup>3</sup>630 version fixe en position horizontale avec ou sans différentiel et sans commande rotative ou motorisée
- A vis imperdables
- 24 modules

**Les + installation**

Charnières référence 020959 en option




**Information sur la gamme**

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL<sup>3</sup> s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL<sup>3</sup> 6300 et XL<sup>3</sup> 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL<sup>3</sup> 125 et XL<sup>3</sup> 160 isolants, métal ou encastrés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	600 mm	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Hauteur	300 mm	Température de stockage	-5-40 °C
Adapté à la largeur de boîtier	725 mm	Couleur	Gris
Adapté à la hauteur de construction du boîtier	2200 mm	Numéro RAL	7035
Matériau	Acier	Sans halogène	Oui
Finition de la surface	Revêtu par poudre	Equipé d'un porte étiquette	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK07	EAN/Gencode	3245060209216

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
9 802 92	Kit de fixation pour plastrons métal à vis dans XL <sup>3</sup>	12,55

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.