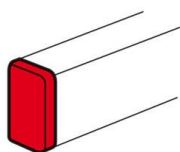


Embout pour goulottes DLP monobloc 65x150mm - blanc

REF. 0 107 06

GOULOTTE DLP

LEGRAND

**8,04 €**

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**Caractéristiques produit****Embout pour goulotte 65 x 150**

Embout gauche ou droit

Caractéristiques Générales**Goulottes DLP monobloc 50 x 150 et 65 x 150 - couvercle 130 mm pour distribution de câbles**

IP 40 - IK 07

Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur. Dans le cas d'une installation associée avec de l'appareillage la gamme ASL est recommandée en pose saillie et les gammes CELIANE & dooxie en pose semi encastrée ou encastrée.